


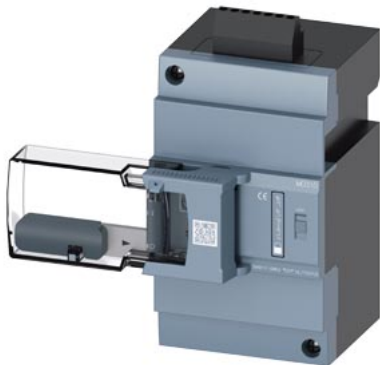

боковой моторизованный привод 24–60 В DC принадлежность для: 3VA1 160

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
принадлежности	Боковой электропривод
Общие технические данные	
время включения / типичный	0,3 s
полное время отключения / типичный	0,3 s
напряжение	
тип напряжения / рабочего напряжения / для приведения в действие	AC/DC
Номинальное напряжение питания управления Us при 50 Гц переменного тока	
• минимум	42 V
• макс.	60 V
Номинальное напряжение питания управления Us при 60 Гц переменного тока	
• минимум	42 V
• макс.	60 V
Номинальное напряжение питания управления Us при постоянном токе	
• минимум	24 V
• максимум	60 V
рабочая полная мощность	250 VA
Механическая конструкция	
высота	149 mm
ширина	78 mm
глубина	93,8 mm
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводной	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	2,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкожильный / с заделкой концов кабеля	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	2,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / многопроводной	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	2,5 mm ²
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура / при хранении	

• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	0,36 N·m
• макс.	0,44 N·m
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C

Соединения согласно IEC

длина зачистки изоляции	7 mm
-------------------------	------

Сертификаты

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous Good	Environment
-------------------	-------	----------------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9117-0HB10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9117-0HB10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9117-0HB10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

