

плоский винтовой контакт, 3 шт. принадлежность для: 3VA1 250



версия			
торговая марка изделия		SETRON	
принадлежности		плоский винтовой контакт	
Соединения согласно IEC			
толщина / шинопровода		0	
• мин.			
• макс.			
толщина / шинопровода / макс.		8 мм	
ширина / шинопровода / макс.		25 mm	
Соединения согласно UL			
ширина / шинопровода / макс.		1 in	
толщина / шинопровода / мин.		0 in	
толщина / шинопровода / макс.		0,3 in	
Сертификаты			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)




[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0QA00>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9213-0QA00>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0QA00
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

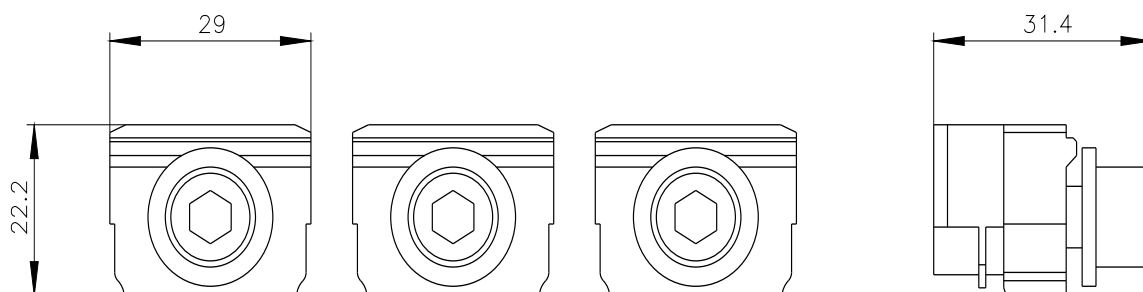

последнее изменение:

19.08.2022 

