

рамочная клемма 3 шт. принадлежность для: 3VA1 400/630 3VA2 400/630



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
принадлежности	рамочная клемма	
Общие технические данные		
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.5	
исполнение электрического соединения / с соединительным зажимом для вспомогательного провода	Нет	
Соединения согласно IEC		
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	35 mm²	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 mm²	
длина зачистки изоляции	26,5 мм	
Соединения согласно UL		
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C	
длина зачистки изоляции	1,05"	
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	1/0 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	500 x 1000 круг. мил	
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• многопроводной	1/0–4/0: 140 lb-in 250–500 kcmil: 248 lb-in	
Сертификаты		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous		Environmental Confirmations

Environment
Environmental Con-

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9483-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9483-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9483-0JA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

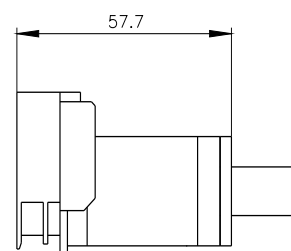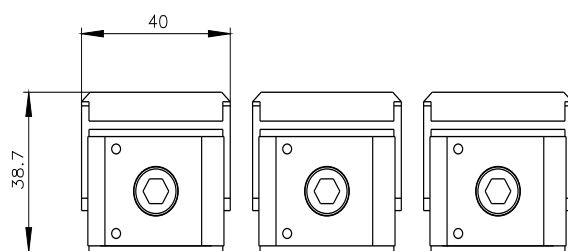

последнее изменение:

25.10.2023 

